


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60

Art.-Nr. 7109814

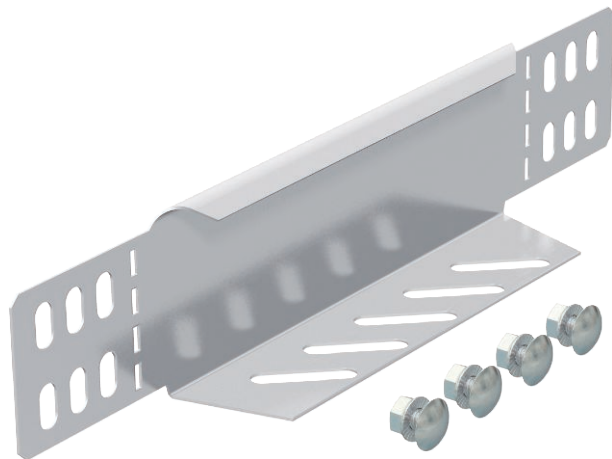

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 7109814                              |
| Typ                      | RWEB 610 A2                          |
| Bezeichnung 1            | Reduzierwinkel/ Endabschluss         |
| Bezeichnung 2            | für Kabelrinne                       |
| Dimension                | 60x100                               |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel         | A2                                   |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt                 |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                              |
| Gewicht                  | 12,50 kg/100 St.                     |

### Technische Daten

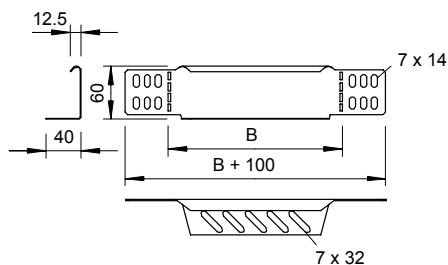

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite                       | 100,00 mm                |
| Seitenhöhe                   | 60,00 mm                 |
| Maß B                        | 100,00 mm                |
| Blechstärke                  | 1,00 mm                  |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/> |