


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60

Art.-Nr. 7106130

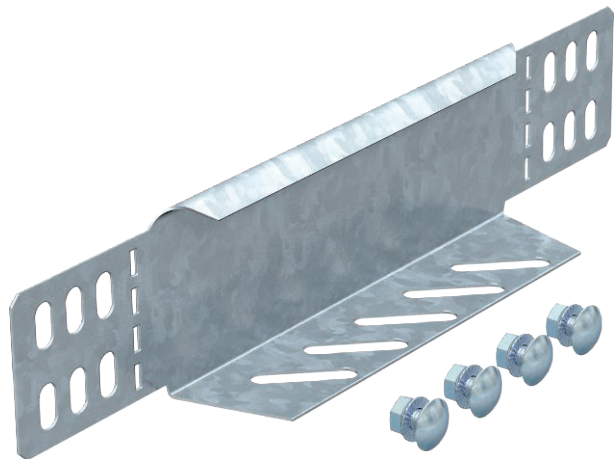

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Art.-Nr.	7106130
Typ	RWEB 660 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	55,50 kg/100 St.

### Technische Daten

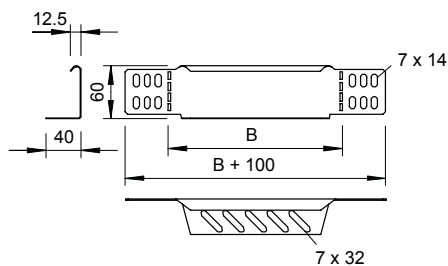

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	600,00 mm
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebleicht	<input type="checkbox"/>