


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 85

Art.-Nr. 7110618

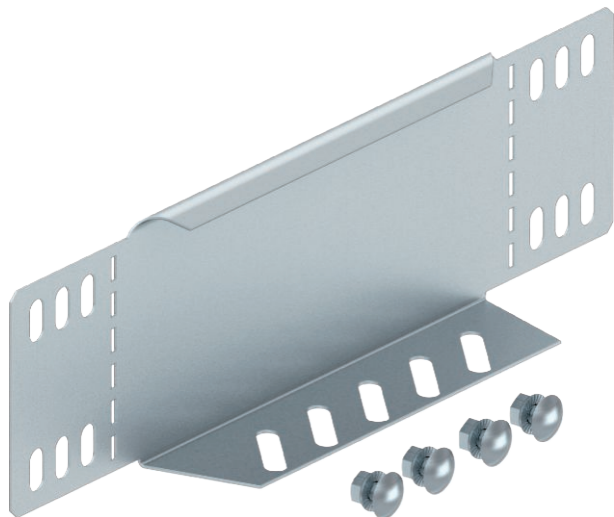

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7110618
Typ	RWEB 860 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	85x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	63,00 kg/100 St.

### Technische Daten

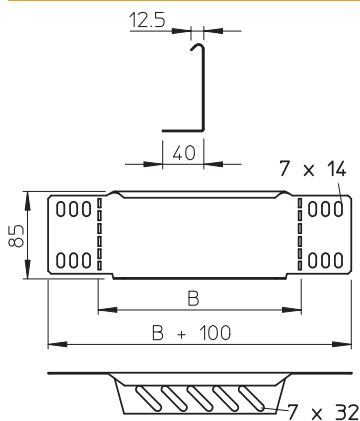

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	600,00 mm
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>