


Technisches Datenblatt

Winkelverbinder 60

Art.-Nr. 6067664

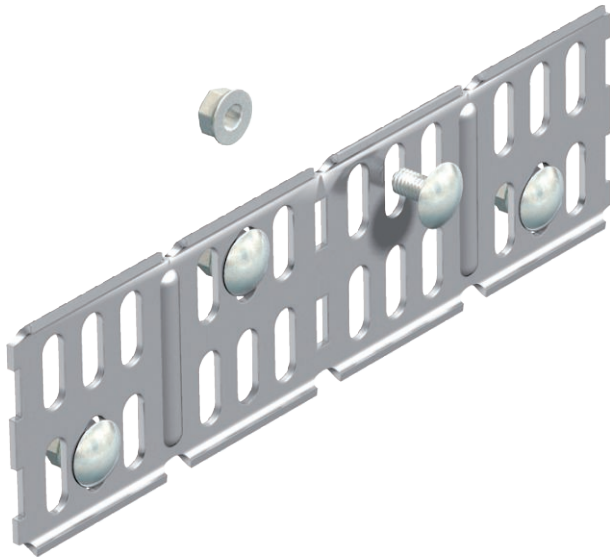

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6067664
Typ	RWVL 60 A4
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	16,20 kg/100 St.

Technische Daten

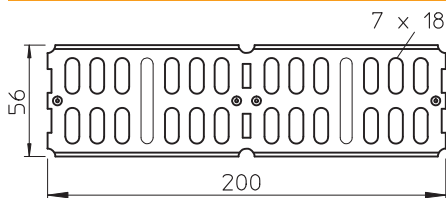

Länge	200,00 mm
Breite	4,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Seitenhöhe	2,00 in
Abmessung	200 x 60 mm
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder