


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60

Art.-Nr. 6067115

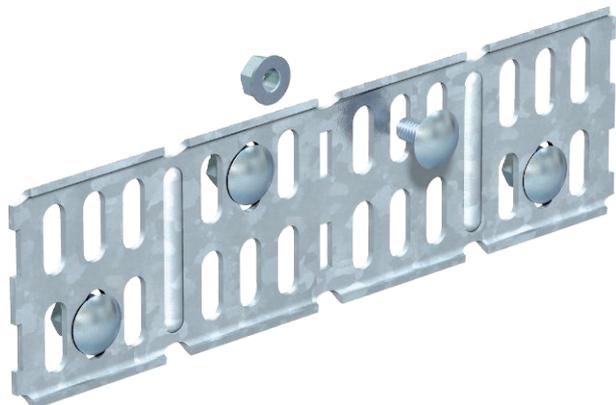

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produkttext Lieferumfang | Inklusive Flachrundschrauben und Kombimuttern.

Stammdaten

Art.-Nr.	6067115
Typ	RWVL 60 FS
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	16,40 kg/100 St.

Technische Daten

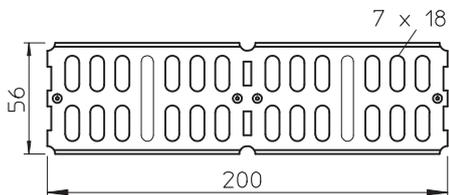

Länge	200,00 mm
Breite	4,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Seitenhöhe	2,00 in
Abmessung	200 x 56 mm
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder