

Technisches Datenblatt

Srossenaufnahme für Stahlträger

Art.-Nr. 6007498



Srossenaufnahme für die Befestigung von Srossen des Typ MS4022 in Stahlträgern.

Das Set besteht aus jeweils zwei Srossenaufnahmen, 2 Sechskantschrauben M8 x 16 mm und 4 Sechskantschrauben mit Ansatzspitze M10 x 30.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6007498
Typ	SAA MS4022 FT
Bezeichnung 1	Srossenaufnahme
Bezeichnung 2	Schraube mit Ansatzspitze M10
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Paar
Gewicht	82,60 kg/100 Paar

Technische Daten

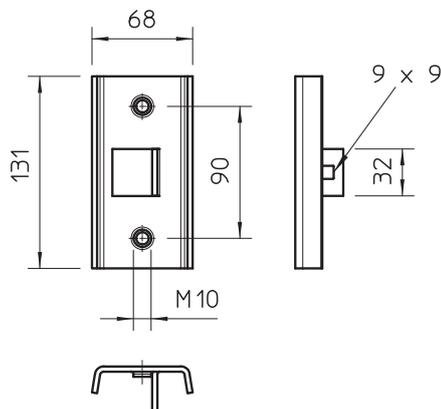

Höhe	130,00 mm
Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input type="checkbox"/>
Geeignet für C-Profil	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolenbefestigung	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	0,00 °