

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste

Art.-Nr. 7070330



Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	7070330
Typ	SSLB 550 DD
Bezeichnung 1	Stoßstellenleiste
Bezeichnung 2	breit, mit 6 Befestigungen
Dimension	B550mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	53,50 kg/100 St.

Technische Daten

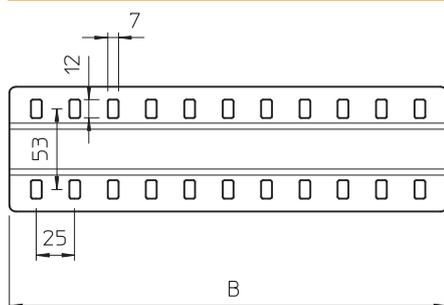

Breite	535,00 mm
Breite	22,00 in
Höhe	4,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	550,00 mm
Ausführung	Stoßstellenleiste
Anzahl	6,00 St.
Schrauben	
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>