

Technisches Datenblatt

Trapezbefestigung

Art.-Nr. 6357506



Trapezbefestigung für die abgehängte Montage von Kabeltragsystemen an Standardtrapezdecken.

Wichtig: Die Statik der Trapezblechdecke ist zu beachten!

Bei Nutzung der vorgesehenen Löcher kann die Trapezbefestigung an eine Trapezprofilbreite bis zu ca. 80 mm montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit dem Riegel Typ TPB R oder einer Sechskantschraube Typ SKS 10x110.

CE



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produkttext Lieferumfang | Zur Befestigung an Trapezdecken. Lieferumfang ohne Riegel Typ TPB/R.

Stammdaten

Art.-Nr.	6357506
Typ	TPB 100 FS
Bezeichnung 1	Trapezbefestigung
Dimension	100x116
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	9,90 kg/100 St.

Technische Daten

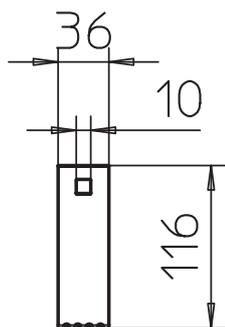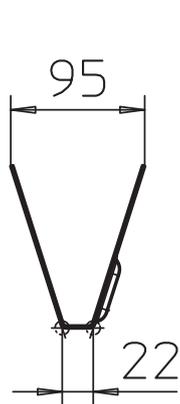

Breite	100,00 mm
Höhe	116,00 mm
F in kN	0,80 kN
F in N	800,00 N
Bruchlast	0,80 kN
für Gewindestange	M10
für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>