Art.-Nr. 6363861





TP Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.

Wichtig! Wird der Bügel direkt an Wand oder Decke befestigt, ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.

Max. Seitenhöhe des Kabeltrag-Systems 60 mm.









Stahl




tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

ArtNr.	6363861			
Тур	TPD 145 FT			
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenbügel			
Bezeichnung 2	TP-Profil			
Dimension	B145mm			
Werkstoff	Stahl			
Werkstoff Kürzel	St			
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt			
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461			
Oberfläche Kürzel	FT			
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück			
Gewicht	54,00 kg/100 St.			

Technische Daten

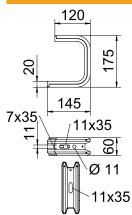

	·				
Länge	145,00 mm				
Breite	145,00 mm				
Мав В	145,00 mm				
Мав Н	175,00 mm				
Ausführung	Abhängebügel (C-Bügel)				
F in Decke	1,30 kN				
F in kN Wand	1,40 kN				
für Breite	100,00 - 100,00 mm				
Geeignet für Rinnen-/Leiter- breite	100,00 mm				
Geeignet für Funktionserhalt					
Geeignet für Kabelrinne					
Geeignet für Kabelleiter					
Geeignet für Gitterrinne					

zul. Belastung:

Dübel zul. F 1,65 1,65 kN



Art.-Nr. 6363861

Technische Daten		
zul. Belastung:		

Dübel zul. F 3,57 | 3,57 kN



Art.-Nr. 6363861

ıec	nnı	scr	ne	υa	ter
zul.	Ве	las	tur	ng:	



Art.-Nr. 6363861

Technische Daten zul. Belastung: