



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.




| | |
|----|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 6342328 |
| Typ | US 3 150 FS |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Dimension | 50x30x1500 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 200,00 kg/100 St. |

Technische Daten

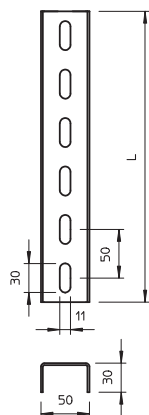

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 1.500,00 mm |
| Breite | 30,00 mm |
| Höhe | 50,00 mm |
| Maß L | 1.500,00 mm |
| Abmessung | 30 x 50 x 2,0 mm |
| Abbrechbar | <input type="checkbox"/> |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lochbreite | 11,00 mm |
| Materialstärke | 2,00 mm |
| Mit Zahnung | <input type="checkbox"/> |
| Profilform | U-Profil |
| Schlitzweite | 30,00 mm |
| Statischer Wert A | |
| Statischer Wert Iy | |
| Statischer Wert Iz | |
| Statischer Wert Wy | |

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel

Art.-Nr. 6342328



Technische Daten

Statischer Wert Wz