

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel

Art.-Nr. 6342306



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6342306
Typ	US 3 40 FS
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	50x30x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	53,00 kg/100 St.

Technische Daten

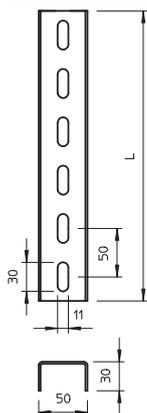

Länge	400,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	50,00 mm
Maß L	400,00 mm
Abmessung	30 x 50 x 2,0 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Lochbreite	11,00 mm
Materialstärke	2,00 mm
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	30,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel

Art.-Nr. 6342306



Technische Daten

Statischer Wert Wz