

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel

Art.-Nr. 6341810



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 6341810 |
| Typ | US 7 100 A2 |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Dimension | 70x50x1000 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel | A2 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberfläche Kürzel | 2B |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 392,10 kg/100 St. |

Technische Daten

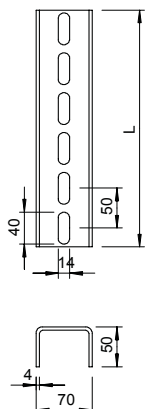

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Länge | 1.000,00 mm |
| Breite | 70,00 mm |
| Höhe | 50,00 mm |
| Abmessung | 70 x 50 x 4 mm |
| Abbrechbar | <input type="checkbox"/> |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Lochbreite | 14,00 mm |
| Materialstärke | 4,00 mm |
| Mit Zahnung | <input type="checkbox"/> |
| Profilform | U-Profil |
| Schlitzweite | 40,00 mm |
| Statischer Wert A | |
| Statischer Wert ly | |
| Statischer Wert lz | |
| Statischer Wert Wy | |
| Statischer Wert Wz | |