 


# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340210



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6340210
Typ	US 7 130 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	70x50x1300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	540,00 kg/100 St.

### Technische Daten

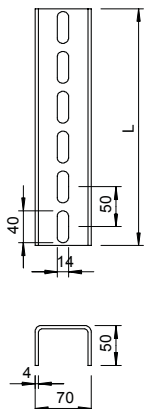

Länge	1.300,00 mm
Breite	70,00 mm
Höhe	50,00 mm
Maß L	1.300,00 mm
Abmessung	70 x 50 x 4 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
EPD-Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Lochbreite	14,00 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	

# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340210



## Technische Daten

Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	