

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340377



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6340377
Typ	US 7 300 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	70x50x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.250,00 kg/100 St.

Technische Daten

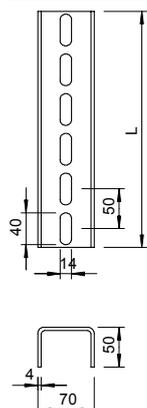

Länge	3.000,00 mm
Breite	70,00 mm
Höhe	50,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Abmessung	70 x 50 x 4 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Lochbreite	14,00 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340377



Technische Daten

Statischer Wert Wz