

# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340059



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | 6340059            |
| Typ                      | US 7 40 FT         |
| Bezeichnung 1            | U-Stiel            |
| Bezeichnung 2            | 3-seitig gelocht   |
| Dimension                | 70x50x400          |
| Werkstoff                | Stahl              |
| Werkstoff Kürzel         | St                 |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461    |
| Oberfläche Kürzel        | FT                 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück            |
| Gewicht                  | 160,70 kg/100 St.  |

### Technische Daten

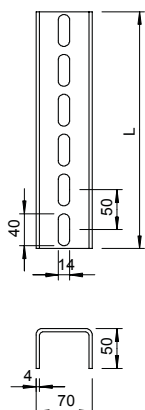

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                        | 400,00 mm                           |
| Breite                       | 70,00 mm                            |
| Höhe                         | 50,00 mm                            |
| Maß L                        | 400,00 mm                           |
| Abmessung                    | 70 x 50 x 4 mm                      |
| Abbrechbar                   | <input type="checkbox"/>            |
| Ausführung                   | Einfachprofil                       |
| Art der Lochung              | 3 Seiten gelocht                    |
| EPD-Artikel                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lochbreite                   | 14,00 mm                            |
| Materialstärke               | 4,00 mm                             |
| Mit Zahnung                  | <input type="checkbox"/>            |
| Profilform                   | U-Profil                            |
| Schlitzweite                 | 62,00 mm                            |
| Statischer Wert A            |                                     |
| Statischer Wert Iy           |                                     |
| Statischer Wert Iz           |                                     |

# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340059



## Technische Daten

|                    |  |
|--------------------|--|
| Statischer Wert Wy |  |
| Statischer Wert Wz |  |