


# Technisches Datenblatt

## Eckanbaustück 160

Art.-Nr. 6098868



Eckanbaustück für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

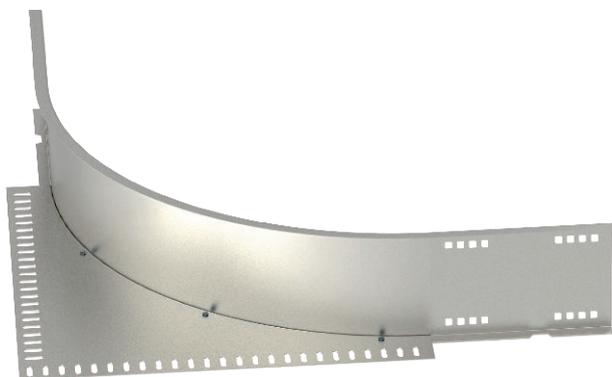



**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6098868
Typ	WEAS 160 A2
Bezeichnung 1	Eckanbaustück
Dimension	160
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	702,00 kg/100 St.

### Technische Daten

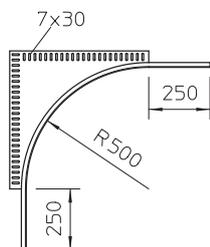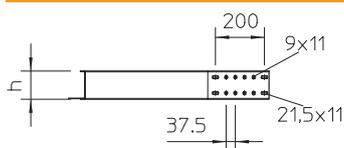

Höhe	160,00 mm
Seitenhöhe	160,00 mm
Maß h	160,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>