


# Technisches Datenblatt

## Winkelverbinder 60

Art.-Nr. 6043062

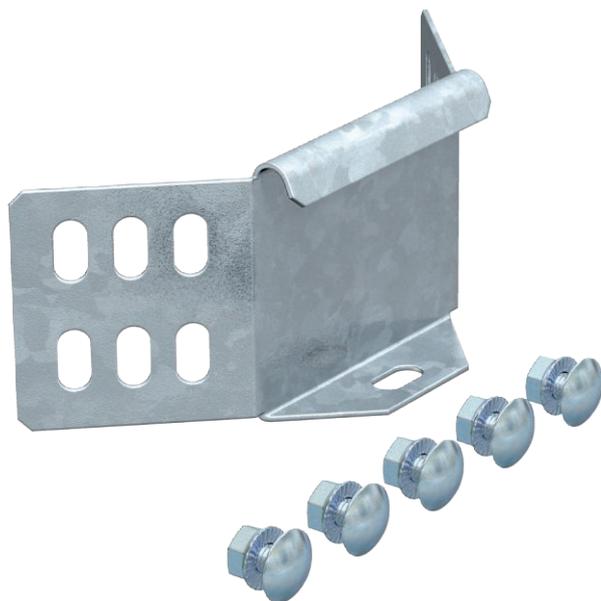

Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6043062
Typ	WKV 60 FS
Bezeichnung 1	Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	14,70 kg/100 St.

### Technische Daten

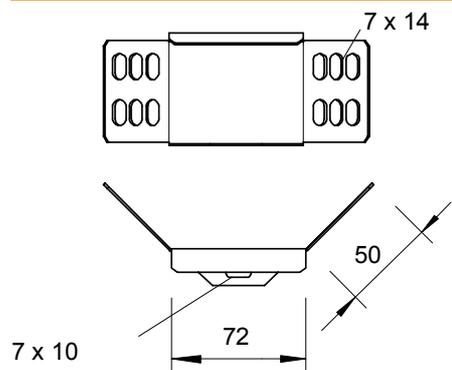

Länge	72,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	62,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Seitenhöhe	2,00 in
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder