


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 160

Art.-Nr. 6229778

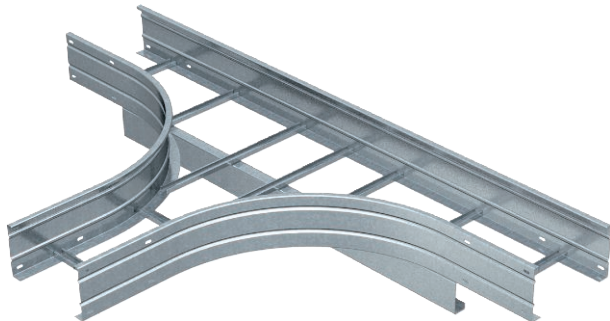

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt


T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6229778
Typ	WLT 1660 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 160
Dimension	160x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	3.040,00 kg/100 St.

Technische Daten

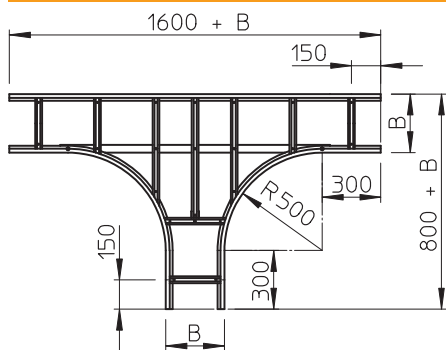

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	160,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	500,00 mm
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	2,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>