


Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP30/35

Art.-Nr. 6373100

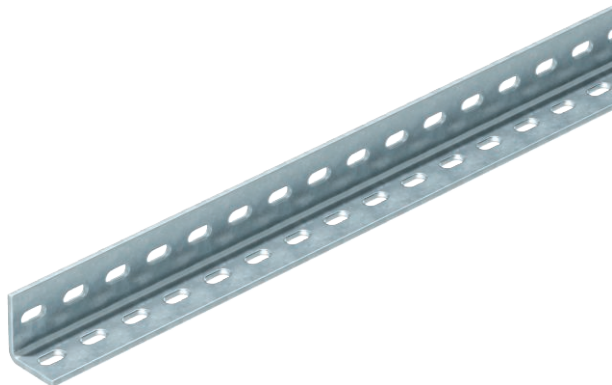

Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.
Mit dem Winkelprofil können beispielsweise Pendelabhängungen hergestellt werden.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6373100
Typ	WP 30 35 2000 FT
Bezeichnung 1	Winkelprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	30x35x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	257,00 kg/100 St.

Technische Daten

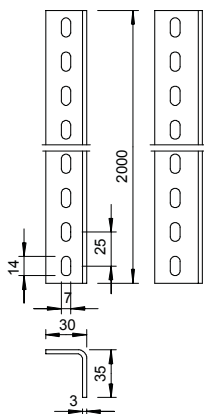

Länge	2.000,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung	30 x 35 mm
Art der Lochung	2 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Blechstärke	3,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilform	L-Profil
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	