

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 160

Art.-Nr. 6098746



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Stahl              |
| <b>FT</b> | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6098746                     |
| Typ                      | WRB 90 166 FT               |
| Bezeichnung 1            | Bogen 90°                   |
| Bezeichnung 2            | für Weitspannkabelrinne 160 |
| Dimension                | 160x600                     |
| Werkstoff                | Stahl                       |
| Werkstoff Kürzel         | St                          |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt          |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461             |
| Oberfläche Kürzel        | FT                          |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                     |
| Gewicht                  | 2.667,00 kg/100 St.         |

### Technische Daten

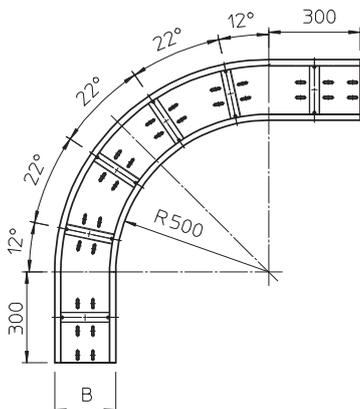

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Breite                    | 600,00 mm                           |
| Seitenhöhe                | 160,00 mm                           |
| Maß B                     | 600,00 mm                           |
| Maß R                     | 500,00 mm                           |
| Abbiegung (Winkel)        | 90°                                 |
| Ausführung Verbinder      | ohne Verbinder                      |
| Blechstärke               | 2,00 mm                             |
| Montagelochung im Boden   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO Lochbild             | <input type="checkbox"/>            |
| Richtungsänderung         | horizontal                          |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/>            |
| Seitenlochung             | <input type="checkbox"/>            |
| Weitspann-Ausführung      | <input checked="" type="checkbox"/> |