


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 160

Art.-Nr. 6227961

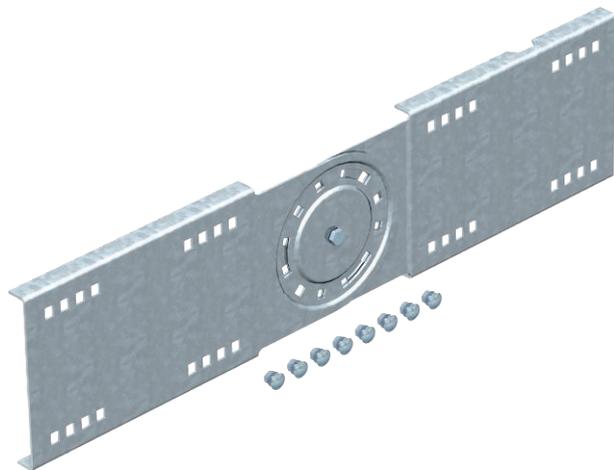

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.




| | |
|-----------|--------------------|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 6227961 |
| Typ | WRGV 160 FT |
| Bezeichnung 1 | Gelenkverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Weitspann-System 160 |
| Dimension | 160x680 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 2 Stück |
| Gewicht | 316,70 kg/100 St. |

Technische Daten

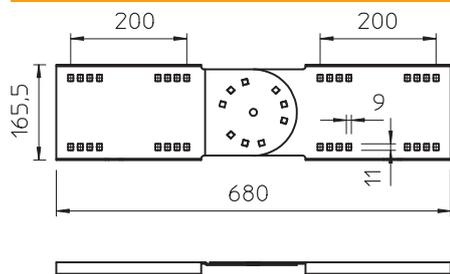

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 680,00 mm |
| Breite | 20,00 mm |
| Höhe | 160,00 mm |
| Seitenhöhe | 160,00 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Blechstärke | 2,50 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110,00 mm |
| Geeignet für Kabelrinne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Gitterrinne | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Kabelleiter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Gelenkverbinder horizontal | <input type="checkbox"/> |
| Gelenkverbinder vertikal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |