

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6068944



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm. Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 6068944 |
| Typ | KTSMV 640 DD |
| Bezeichnung 1 | Längsverbinder-Set |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne Magic |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x400x200 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 50,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6068944



Abmessungen

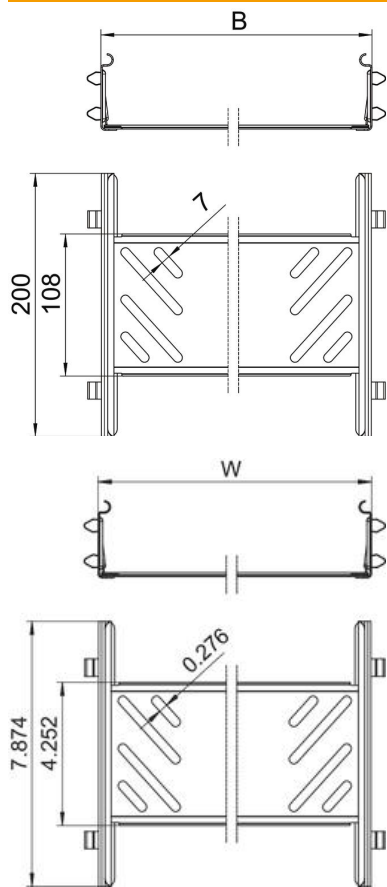

| | |
|-------------|--------|
| Abmessung | 60x400 |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 400 mm |
| Breite | 16 in |
| Höhe | 60 mm |
| Höhe | 2 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 400 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Ausführung | Längsverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubloser Verbinder |