


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic FS

Artikelnummer: 6068922



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm. Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

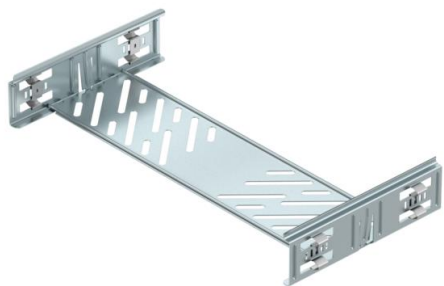

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6068922 |
| Typ | KTSMV 640 FS |
| Bezeichnung 1 | Längsverbinder-Set |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne Magic |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x400x200 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 50,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic FS

Artikelnummer: 6068922



Abmessungen

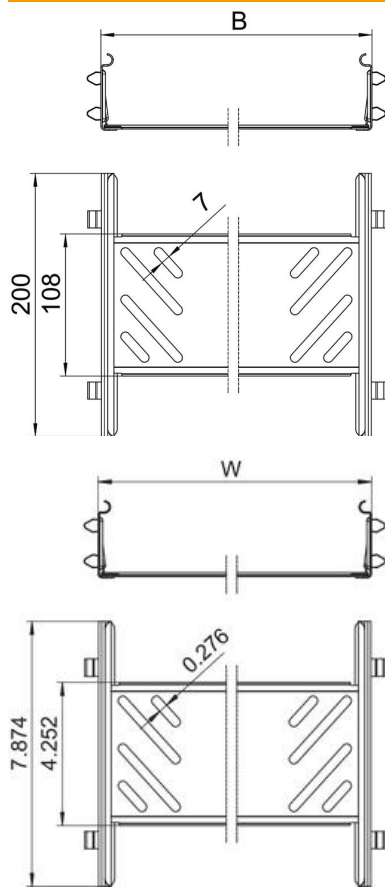

| | |
|-------------|--------|
| Abmessung | 60x400 |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 400 mm |
| Breite | 16 in |
| Höhe | 60 mm |
| Höhe | 2 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 400 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Ausführung | Längsverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | schraubloser Verbinder |