

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, variabel A2

Artikelnummer: 6348925



Variable Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.
Bei der Montage der Kopfplatte wird das Distanzstück Typ DSK 47 eingesetzt.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6348925
Typ	KU 5 V A2
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 5-Stiel, variabel
Hersteller	OBO
Dimension	180x59x109
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kopfplatte, variabel A2


Artikelnummer: 6348925



Abmessungen

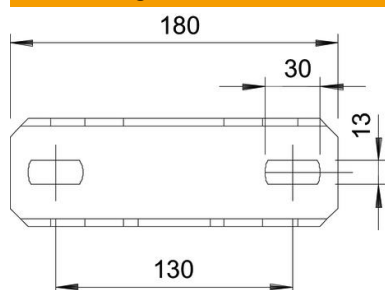

Länge	180 mm
Breite	59 mm
Höhe	109 mm

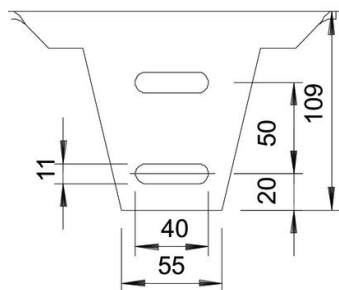

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	30 mm
Winkelbereich min.	0 mm