

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, zum Anschweißen

Artikelnummer: 6349218



Kopfplatte für US 7-Stiel zum Anschweißen an Stahlträger.  
Befestigungsmaterial (2 Sechskantschrauben SKS 12x100) bitte separat bestellen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6349218
Typ	KU 7 AOX FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel, zum Anschweißen
Hersteller	OBO
Dimension	100x50
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, zum Anschweißen

Artikelnummer: 6349218



### Abmessungen

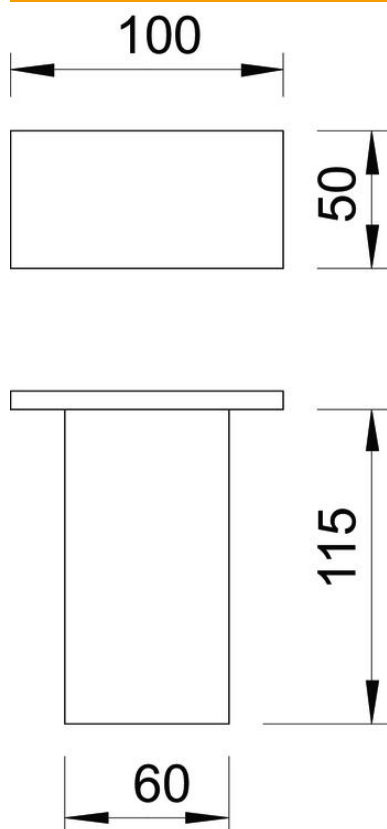

Länge	100 mm
Breite	50 mm
Höhe	115 mm

### Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein