

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte US 5

Artikelnummer: 6348904



Kopfplatte für die Montage an US 5- Stiele. In Kombination mit dem US 5- Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Ebenfalls geeignet für die Fixierung von Steigeleitern Typ SLM 50.  
Die Kopfplatte kann an Fixlängen des U- Stiels Typ US 5 montiert werden. Bei der Montage der Kopfplatte wird das Distanzstück Typ DSK 45 eingesetzt.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6348904
Typ	KUS 5 FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 5-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	140x75x104
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte US 5

Artikelnummer: 6348904



### Abmessungen

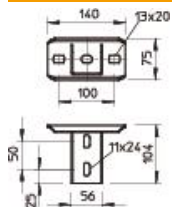

Länge	140 mm
Breite	75 mm
Höhe	104 mm

### Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm