

Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 3-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400650



Vertikalkrümmen (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400650
Typ	KV3 25038-2
Bezeichnung 1	Vertikalkrümmen
Bezeichnung 2	3-zügig für EÜK-2
Hersteller	OBO
Dimension	330x177,7x177,7
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	104,13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmter, 3-zügelig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400650



Abmessungen

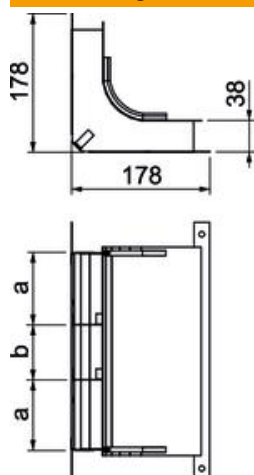

Länge	178 mm
Breite	250 mm
Höhe	38 mm
Maß a	90 mm
Maß b	70 mm
Maß h	38 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	38 mm
Querschnitt Zug a	2982 mm ²
Querschnitt Zug b	2496 mm ²