

Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Artikelnummer: 6226369



Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6226369
Typ	LAAD 600 R3 A2
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	414 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Artikelnummer: 6226369



Abmessungen

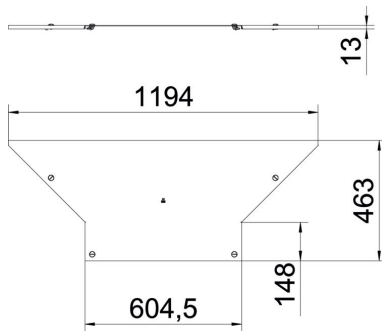

Breite	600 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Materialstärke	1,25 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein