


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225930



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

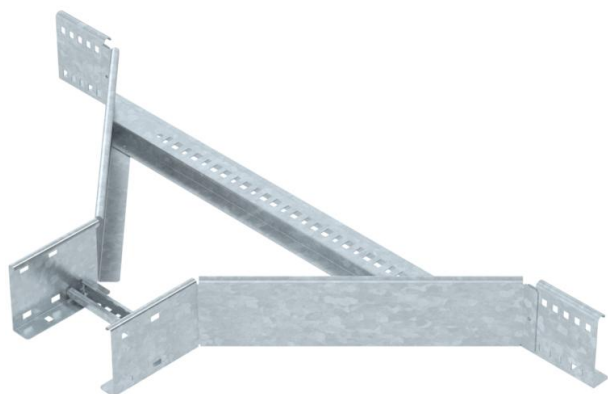

St

Stahl

FT

tauchfeuverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225930
Typ	LAA 1120 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	401 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225930



### Abmessungen

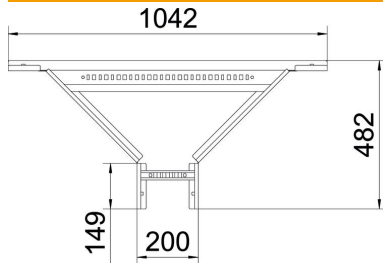

Breite	200 mm
Höhe	110 mm
Maß B	200 mm
Maß R	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm