


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225938



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

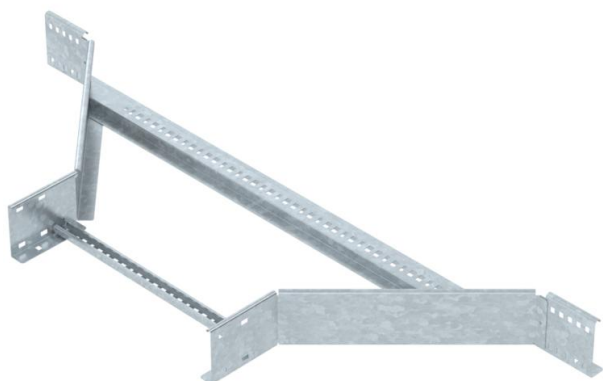

St

Stahl

FT

tauchfeuverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6225938 |
| Typ | LAA 1150 R3 FT |
| Bezeichnung 1 | Anbau Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x500 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 472 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225938



Abmessungen

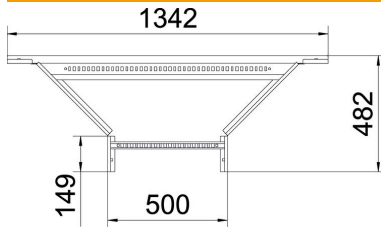

| | |
|--------|--------|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß R | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Holmstärke | 1,5 mm |