

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6225884



Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225884
Typ	LAA 630 R3 A2
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	326 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6225884



### Abmessungen

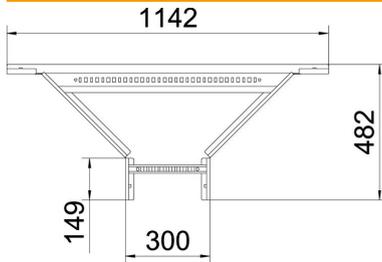

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm