

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6225886



Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6225886
Typ	LAA 640 R3 A2
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	348 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6225886



Abmessungen

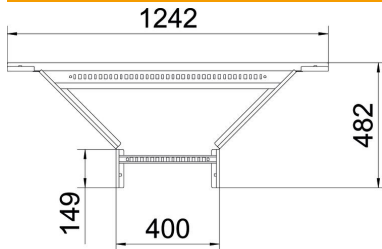

Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm