

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 6225902



Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



<b>A4</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225902
Typ	LAA 660 R3 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	393 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 6225902



### Abmessungen

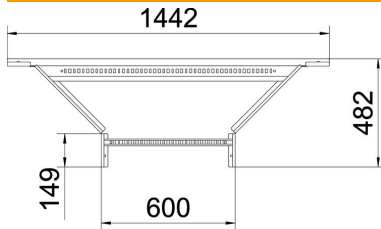

Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Maß B	600 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm