


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6225124



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

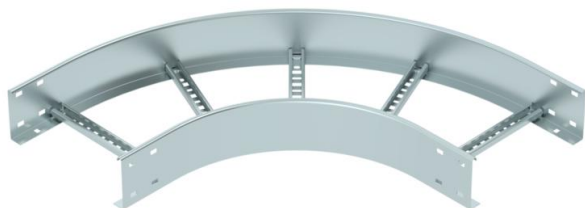

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225124
Typ	LB 90 1130 R3 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	428,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6225124



### Abmessungen

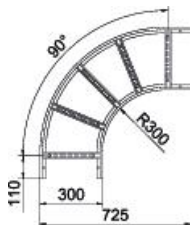

Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Maß B (mm)	300 mm
Maß R (mm)	300 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein