

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 6225086



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6225086 |
| Typ | LB 90 640 R3 A2 |
| Bezeichnung 1 | Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x400 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 373,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 6225086



Abmessungen

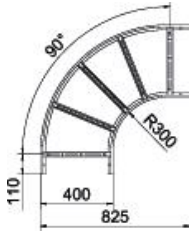

| | |
|------------|--------|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B (mm) | 400 mm |
| Maß R (mm) | 400 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |