

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A4

Artikelnummer: 6225106



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	6225106
Typ	LB 90 640 R3 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	378,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A4

Artikelnummer: 6225106



## Abmessungen

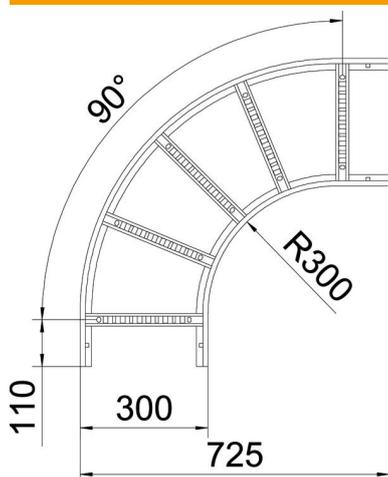

Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Maß B (mm)	400 mm
Maß R (mm)	400 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein