

Technisches Datenblatt

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 60 mm

Art.-Nr. 6023118



Trennwand zur Unterteilung der WDK-Kanäle der Kanalhöhe 60 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6023118
Typ	2371 60
Bezeichnung 1	Trennwand
Dimension	60x2000mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	17,00 kg/100 m

Technische Daten

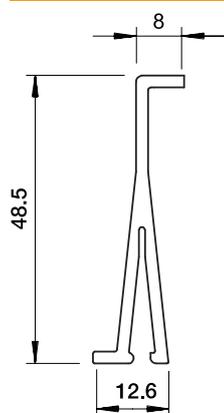

Länge	2.000,00 mm
Breite	12,60 mm
Höhe	48,50 mm
Kanalhöhe	60,00 mm
Ausführung	Einzel
Befestigungsart	steckbar
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>