

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 165,  
Kanalhöhe 53  
Art.-Nr. 6112603



Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.

#### Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.




<b>Alu</b>	Aluminium
<b>EL</b>	eloxiert

## Stammdaten

Art.-Nr.	6112603
Typ	GA-53165EL
Bezeichnung 1	Geräteeinbaukanal
Bezeichnung 2	Rapid 45-2 2-zügig Alu
Dimension	53x165x2000
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	370,75 kg/100 m

## Technische Daten

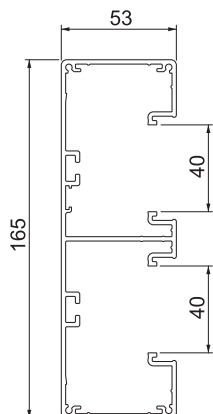

Länge	2.000,00 mm
Breite	165,00 mm
Höhe	53,00 mm
Anzahl der Oberteile	2
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Oberteil mitgeliefert	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>