

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ

GA-53130

Art.-Nr. 6112533



Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA....

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.




**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

## Stammdaten

Art.-Nr.	6112533
Typ	GA-FS53130EL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Alu starre Form
Dimension	200x200x130
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	119,90 kg/100 St.

## Technische Daten

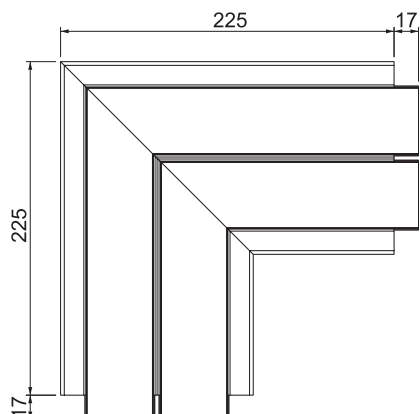

Länge	2.000,00 mm
Höhe	53,00 mm
Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanal-Abmessung	53 x 130 mm
für Kanalbreite	130,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °