

Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130,
Kanalhöhe 70
Art.-Nr. 6279303



Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Das Oberteil muß separat bestellt werden. Wir empfehlen den Einsatz der Kanalklammer.

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).




Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Art.-Nr.	6279303
Typ	GA-S70130EL
Bezeichnung 1	Geräteeinbaukanal
Bezeichnung 2	symmetrisch
Dimension	70x130x2000
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	219,70 kg/100 m

Technische Daten

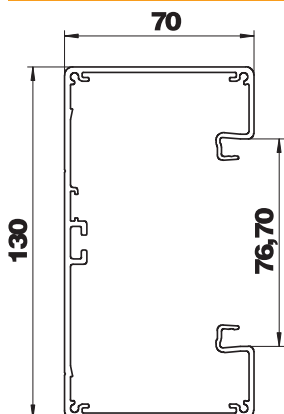

Länge	2.000,00 mm
Breite	130,00 mm
Höhe	70,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenlochung	ohne Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	70,00 mm
Kanalhöhe	130,00 mm
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	64,80 cm ²
Nutzquerschnitt	6.480,00 mm ²

Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130,
Kanalhöhe 70
Art.-Nr. 6279303



Technische Daten

Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Oberteil mitgeliefert	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>