


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S110133

Art.-Nr. 6282710

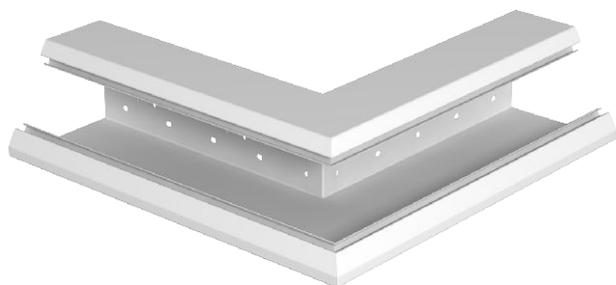

Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.




St Stahl

## Stammdaten

Art.-Nr.	6282710
Typ	GEK-SAA133110RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Dimension	133x110mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	205,00 kg/100 St.

## Technische Daten

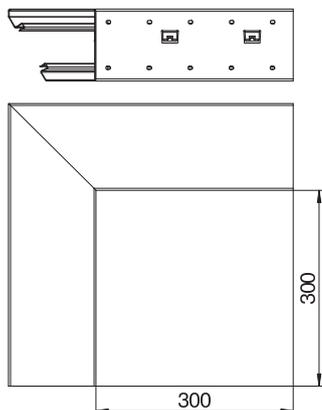

Länge	300,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	133,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanal-Abmessung	110x133
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °