


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S133110

Art.-Nr. 6282740

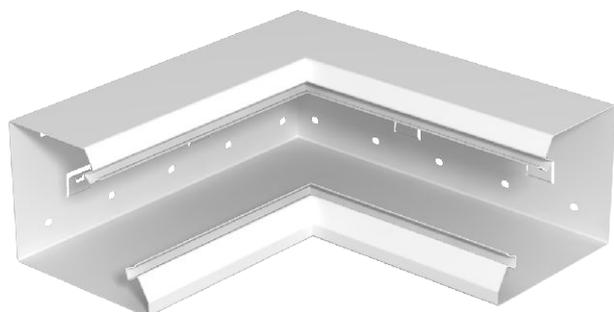

Inneneck zur direkten Wandmontage geeignet.




St Stahl

Stammdaten

Art.-Nr.	6282740
Typ	GEK-SAIS133110RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	standard asymmetrisch
Dimension	133x110mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	188,30 kg/100 St.

Technische Daten

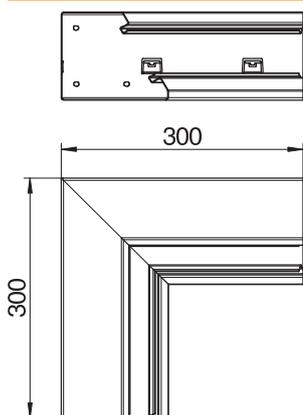

Länge	300,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	133,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
für Kanal-Abmessung	110x133
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °