

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100  
Art.-Nr. 6113054



Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.





PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr.                 | 6113054                                  |
| Typ                      | GK-AH53100AL                             |
| Bezeichnung 1            | Außeneck                                 |
| Bezeichnung 2            | variabel                                 |
| Dimension                | 110x88x88                                |
| Farbe                    | alu                                      |
| Werkstoff                | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Werkstoff Kürzel         | PC/ABS                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                                  |
| Gewicht                  | 6,90 kg/100 St.                          |

## Technische Daten

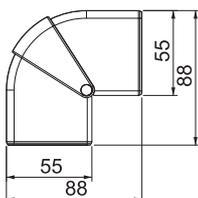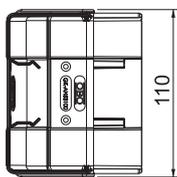

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl der Oberteile     | 1                                   |
| Ausführung               | Haubenformteil                      |
| für Kanal-Abmessung      | 53 x 100 mm                         |
| für Kanalbreite          | 100,00 mm                           |
| für Kanalhöhe            | 53,00 mm                            |
| Halogenfrei              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabelhalteklammer        | <input type="checkbox"/>            |
| Kanalverbinder           | <input type="checkbox"/>            |
| Montageart der Oberteile | übergreifend                        |
| Montagelochung im Boden  | <input type="checkbox"/>            |
| Oberteilbreite           | 0 mm                                |
| Oberteilbreite 2         | 0,00 mm                             |
| Oberteilbreite 3         | 0,00 mm                             |
| Schutzfolie              | <input type="checkbox"/>            |
| Symmetrisch              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Winkelbereich            | 80,00 - 110,00 °                    |