

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Art.-Nr. 6113052



Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.





PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6113052
Typ	GK-AH53100LGR
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	variabel
Dimension	110x88x88
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	7,15 kg/100 St.

Technische Daten

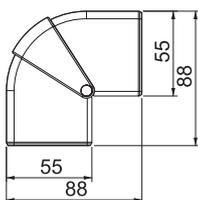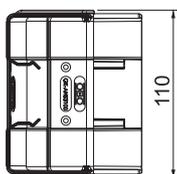

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanal-Abmessung	53 x 100 mm
für Kanalbreite	100,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	80,00 - 110,00 °