

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100  
Art.-Nr. 6113042



Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Art.-Nr.	6113042
Typ	GK-AS53100LGR
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	starre Form
Dimension	190x190x100
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	40,40 kg/100 St.

## Technische Daten

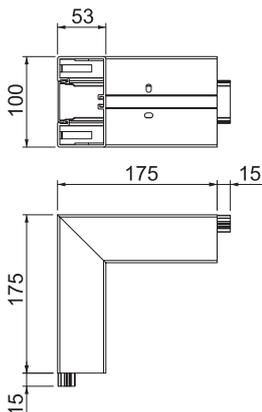

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanal-Abmessung	53 x 100 mm
für Kanalbreite	100,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °