

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GK-70110

Art.-Nr. 6274221



Flachwinkel- Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.



 

PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6274221
Typ	GK-FH70110CW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Dimension	70x110mm
Farbe	cremeweiß
RAL-Nummer	9001
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	15,10 kg/100 St.

Technische Daten

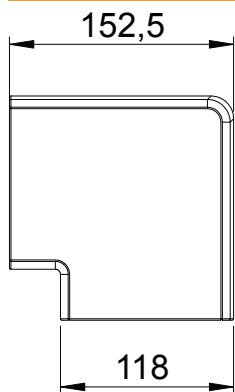

Länge	152,50 mm
Breite	118,00 mm
Höhe	73,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	110,00 mm
für Kanalhöhe	70,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montage Lochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °