

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ

GK-53165

Art.-Nr. 6113452



Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Art.-Nr.	6113452
Typ	GK-FS53165LGR
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	starre Form
Dimension	200x200x165
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	64,50 kg/100 St.

## Technische Daten

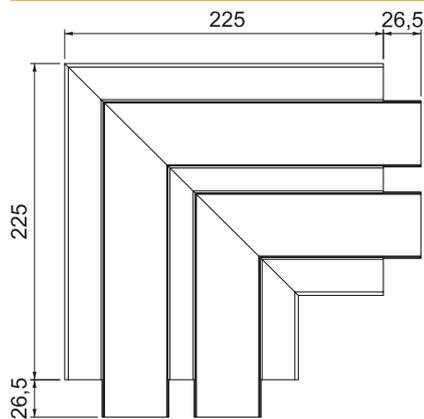

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanal-Abmessung	53 x 165 mm
für Kanalbreite	165,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °