

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Art.-Nr. 6274340



Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6274340
Typ	GK-I70110RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Dimension	70x110mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	100,00 kg/100 St.

Technische Daten

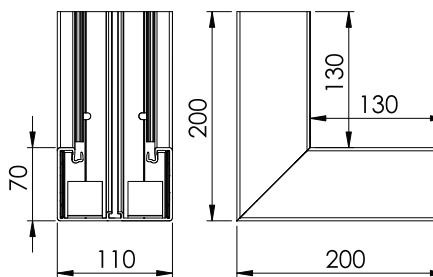

Breite	110,00 mm
Höhe	70,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °