

# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165  
Art.-Nr. 6113442



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.




PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Art.-Nr.	6113442
Typ	GK-IH53165LGR
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	variabel
Dimension	175x145x145
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	15,63 kg/100 St.

## Technische Daten

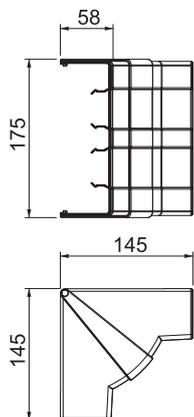

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	53 x 165 mm
für Kanalbreite	165,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montage Lochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	83,00 - 97,00 °