


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ

GK-70170

Art.-Nr. 6274640

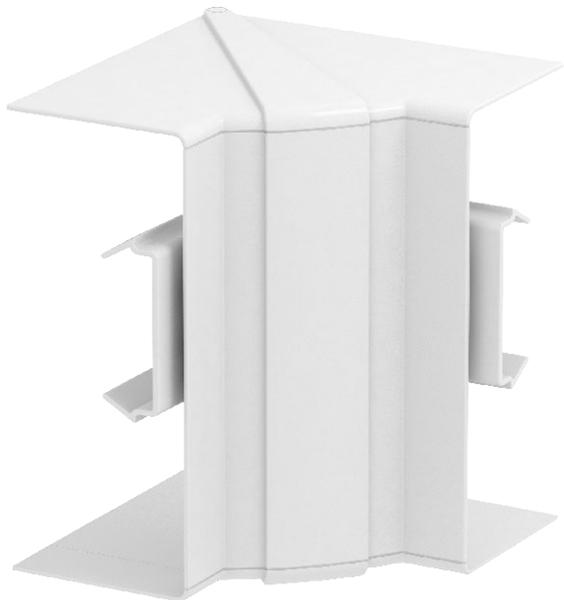

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.




PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6274640
Typ	GK-IH70170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	variabel
Dimension	70x170mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	16,30 kg/100 St.

Technische Daten

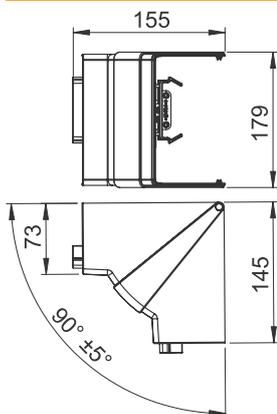

Länge	145,00 mm
Breite	179,00 mm
Höhe	155,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	170,00 mm
für Kanalhöhe	70,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	85,00 - 95,00 °